

**BUSSOLA DI GUIDA LISCIA**


GUIDE BUSH

FÜHRUNGSBUCHSE

**EBU-4**

**Acciaio:** Da cementazione  
**Steel:** Case hardened  
**Stahl:** Einsatzhärtung

**Durezza:** HRC 60-62  
**Hardness:** HRC 60-62  
**Härte:** HRC 60-62

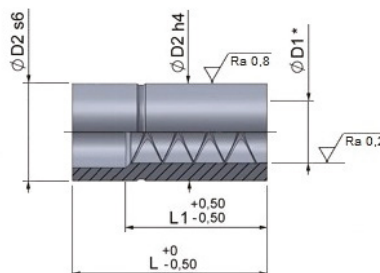

| D1 *            | D1      | D2 | SERIE NORMALE                   |    | SERIE CORTA                |    |
|-----------------|---------|----|---------------------------------|----|----------------------------|----|
|                 |         |    | NORMAL SERIES<br>NORMALEN SERIE |    | SHORT SERIES<br>KURZ SERIE |    |
|                 |         |    | L                               | L1 | L                          | L1 |
| +0,006 / +0,010 | 15 / 16 | 26 | 50                              | 31 | 35                         | 19 |
| +0,006 / +0,010 | 17 / 18 | 28 | 55                              | 36 | 45                         | 29 |
| +0,006 / +0,010 | 19 / 20 | 30 | 60                              | 41 | 45                         | 29 |
| +0,006 / +0,010 | 24 / 25 | 36 | 70                              | 46 | 50                         | 32 |
| +0,008 / +0,012 | 30 / 31 | 45 | 80                              | 51 | 55                         | 37 |
| +0,008 / +0,012 | 40 / 41 | 55 | 100                             | 71 | 60                         | 42 |
| +0,008 / +0,012 | 50 / 51 | 70 | 100                             | 71 | 60                         | 42 |
| +0,008 / +0,012 | 63      | 85 | 100                             | 71 |                            |    |

**Esempio di ordinativo:** D1xL    **Order example:** D1xL    **Bestellbeispiel:** D1xL